

61803800	DATENBLATT	
Gültig ab: 26.11.2018	SILVYN® COMPACT M	

Bei der SILVYN® COMPACT M handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die aufgrund der kompakten Abmessungen Einbauvorteile eröffnet. In Verbindung mit flüssigkeitsdichten Schutzschläuchen (Metallschlauch mit Außenmantel) wird eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit gebildet.




Material: Gehäuse – Messing vernickelt
 Druckmutter – Messing vernickelt
 Klemmring – PA6
 Einschraubhülse – verzinkter Stahl
 O-Ring – NBR

Eigenschaften: Hohe Mechanische Beständigkeit
 Korrosionsbeständig

Temperaturbereich: -45°C bis +105 °C

Schutzart: IP 67

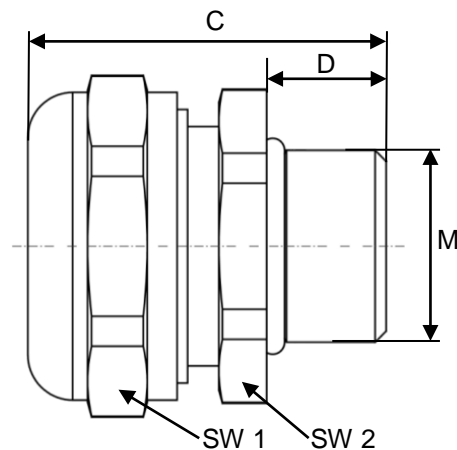

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde	Gewinde-Länge mm	Gesamt-Länge mm	Innen Durchmesser mm	SW 1	SW 2	Gewicht Kg/100
6180 3800	3/8"	M16x1,5	10	31	11,0	26	24	3,9
6180 3801	3/8"	M20x1,5	10	31	11,0	26	24	4,0
6180 3802	1/2"	M20x1,5	10	32	14,5	29	27	4,4
6180 3803	3/4"	M25x1,5	10	33	19,4	35	33	6,6
6180 3804	1"	M32x1,5	12	36	24,7	45	42	11,7
6180 3805	1,1/4"	M40x1,5	13	40	33,3	53	50	16,0
6180 3806	1,1/2"	M50x1,5	14	46	38,0	62	58	25,3
6180 3807	2"	M63x1,5	16	52	49,0	76	72	38,6

Passende Schläuche: SILVYN® HTDL
 SILVYN® EF
 SILVYN® OR
 SILVYN® HCX
 SILVYN® HFX

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61803800DE Version: 04	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------